

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 507 **Kabeleinführung** Seite 650

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack

- Boden geschlossen: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:


- NEMA 4

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür
- Dachblech
- Boden, geschlossen
- Rückwand
- Montageplatte
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Approbationen:

- UL
- cUL

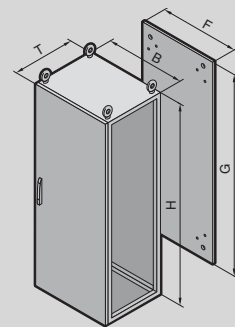

IP 66/NEMA 4

Breite (B) mm	VE	800	Seite
Höhe (H) mm		2000	
Tiefe (T) mm		600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1896	
Best.-Nr.	1 St.	8806.580	
Zubehör			
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.235	534
Anreih-Schnellverbinder, einteilig	6 St.	8800.500	543
Anreihzwinge, horizontal	4 St.	8800.400	543
Anreihrahmen IP 66/NEMA 4, NEMA 4X	1 St.	8700.010	535
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	545
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.060	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.060	514
Kabelabfangschienen	2 St.	4192.000	665
Schienen-systeme		ab Seite	602
Schaltplataschen aus Stahlblech	1 St.	4118.000	578
Kabelkanal		s. Seite	664
Systemleuchten		ab Seite	634
Verschluss-Systeme		ab Seite	561